



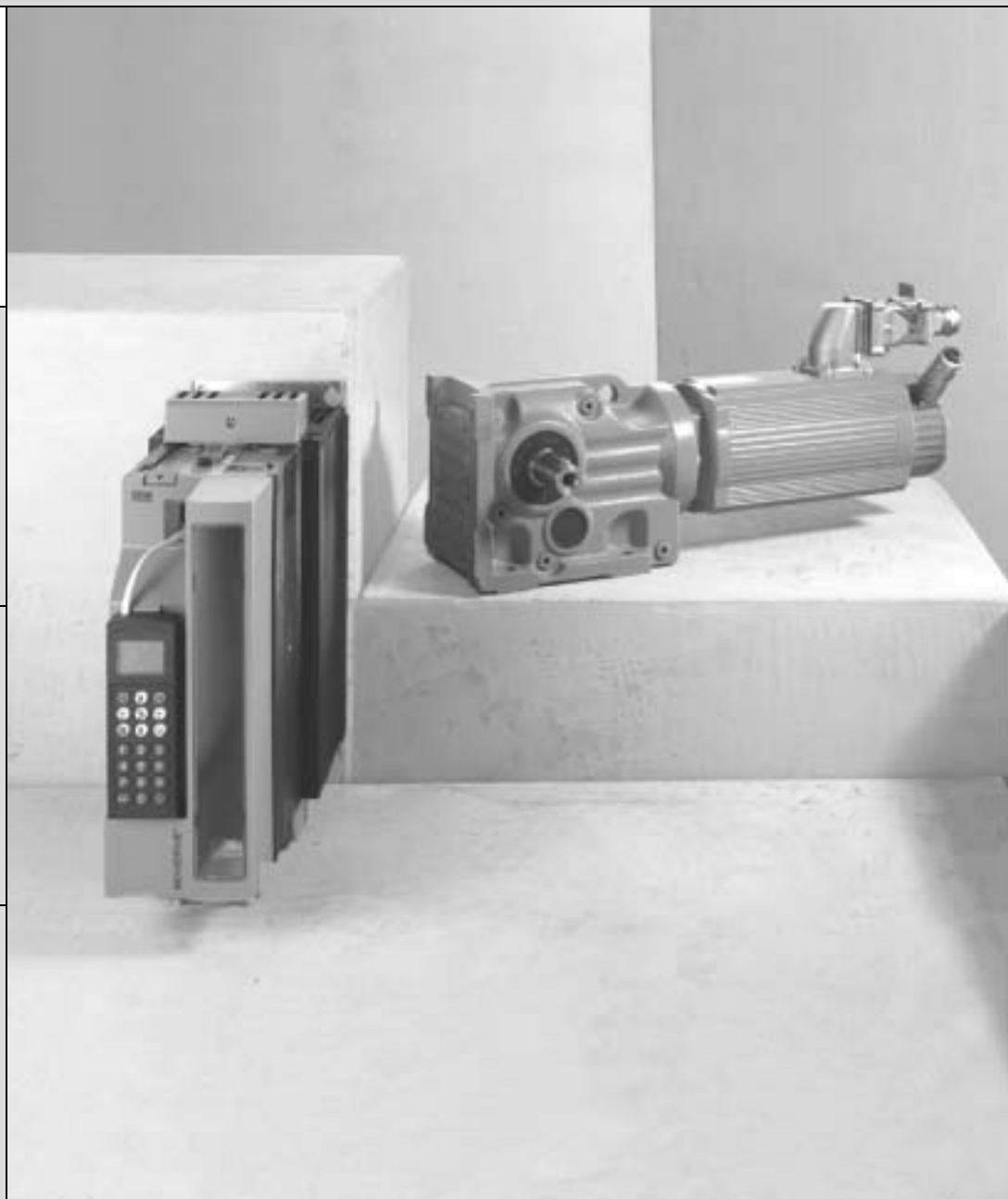

SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8, Box 3100
550 03 JÖNKÖPING
Tel +46 36-34 42 00
Fax +46 36-34 42 80
info@sew-eurodrive.se

→ www.sew-eurodrive.se

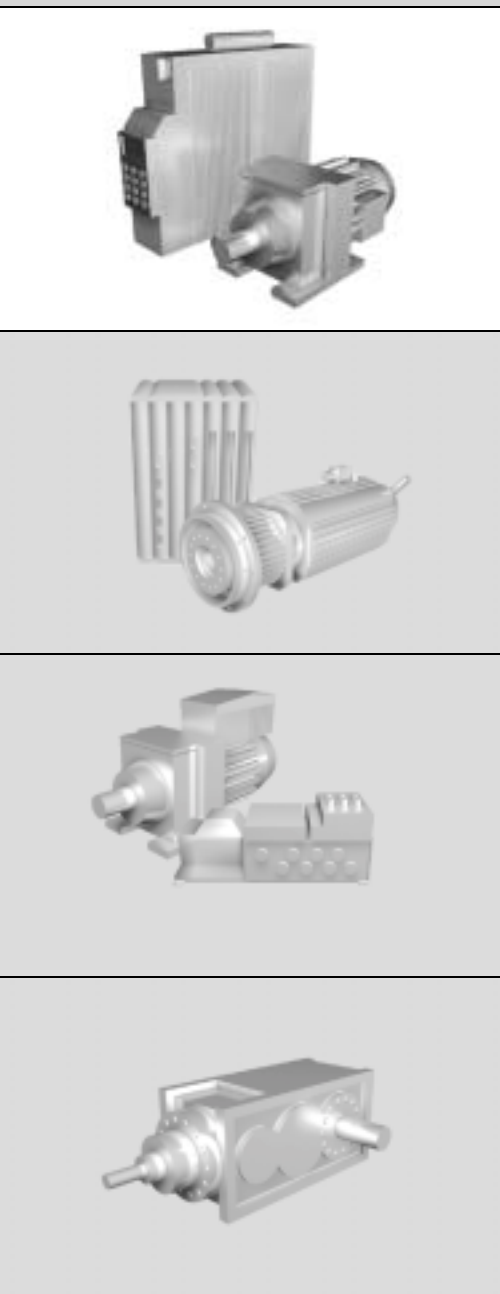

Synkronmotorer DFS/DFY

LB230000

Utgåva 07/2001

11318074 / SV

Korrigerings



1 Elektrisk anslutning




I montage- och driftsinstruktionen "Synkronmotorer DFS/DFY", best. nr. 09199586, utgåva 07/2001, har vissa ändringar införts. Dessa beskrivs nedan.

Vänligen använd de data som anges här i stället för de som anges i montage- och driftsinstruktionen.

Korrigerig på sid 7

3.2.1 Motorer DFS56 med anslutningslåda

- Anslut motorn enligt kopplingsschema:
Motorns matningsanslutningar till plintraden med burdragfjädrar, se Bild 1.

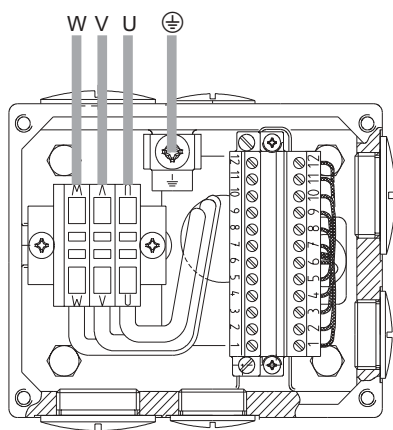

54739axx

Bild 1: Anslutning till anslutningslåda DFS56

U	Fas U
V	Fas V
W	Fas W
⊕	Skyddsjord



Rotationsriktningen kan inte ändras genom omkastning av två faser.



Anslutning av
resolver / givare
och termiskt
motorskydd
DFS56

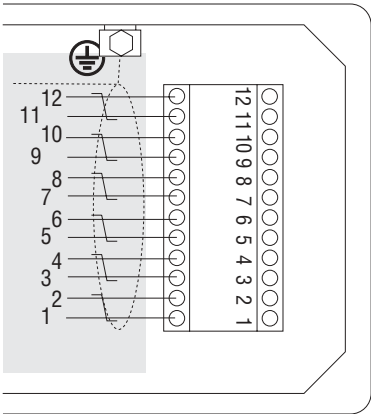


Bild 2: Signalledare för resolver / givare och termiskt motorskydd 54636axx

Resolver			Givare		
1	ref +	Referens	1	cos +	Cosinus
2	ref -		2	ref cos	Referens
3	cos +	Cosinus	3	sin +	Sinus
4	cos -		4	ref sin	Referens
5	sin +	Sinus	5	D -	
6	sin -		6	D +	
7	-	-	7	GND	
8	-	-	8	Us	
9	TF/KTY +	Motorskydd	9	TF/KTY +	Motorskydd
10	TF/KTY -		10	TF/KTY -	
11	- / 6	Broms	11	- / 6	Broms
12	+ /5		12	+ /5	

