



SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE AB

Gnejsvägen 6-8


55303 JÖNKÖPING

Tel +46 36-34 42 00

Fax +46 36-34 42 80

→ www.sew-eurodrive.com

Tillägg till Montage- och driftsinstruktionerna

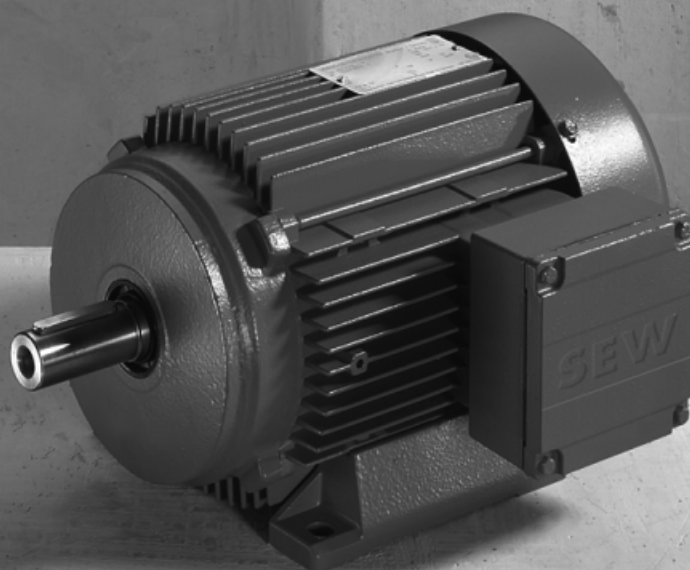

**Växelströmsmotorer DR/DT/DV/DTE/DVE,
asynkrona servomotorer CT/CV,
aseptiska drivenheter**



1 Tillägg till montage- och driftsinstruktionen



OBS


För anslutning av motorn med kontaktdon IS finns det tillägg som beskrivs här. Följande montage- och driftsinstruktioner får tillägg:

- "Växelsströmsmotorer DR/DT/DV/DTE/DVE, asynkrona servomotorer CT/CV" (artikelnummer 11291613, utgåva 08/2004)
- "Aseptiska drivenheter" (artikelnummer 11225963, utgåva 11/2003)

Tillämpa de data som anges i detta dokument. Detta dokument ersätter inte de angivna montage- och driftsinstruktionerna.

1.1 Motoranslutning via kontaktdon IS

Följande bild visar ett exempel på en motor med kontaktdon IS:

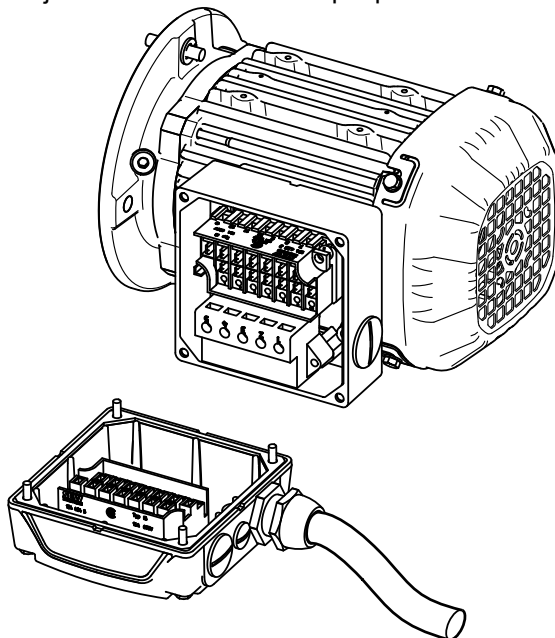

1009070219

Underdelen av kontaktdonet IS har färdigdragna ledningar, inklusive tillval som t.ex. bromslikriktare. Kontaktdonets överdel ingår i leveransen och måste anslutas enligt kretsschemat.



⚠ VARNING!

Ingen jordning vid felanslutning.

Dödsfall eller svåra kroppsskador.

- Vid installationen måste säkerhetsanvisningarna i kapitel 2 i respektive montage- och driftsinstruktioner följas.
- Dra åt fästskruvarna till IS-kontaktdonen med 2 Nm eftersom de här skruvarna även fäster skyddsledaren.

Kontaktdonet IS tillåts upp till 600 V enligt CSA. Användningsanvisningar enligt CSA-föreskrifterna: Dra åt klämskruvarna M3 med åtdragningsmomentet 0,5 Nm! Observera ledarearna enligt American Wire Gauge (AWG) i tabellen i aktuell montage- och driftsinstruktion!