




SEW
EURODRIVE

Zusatz zum Katalog

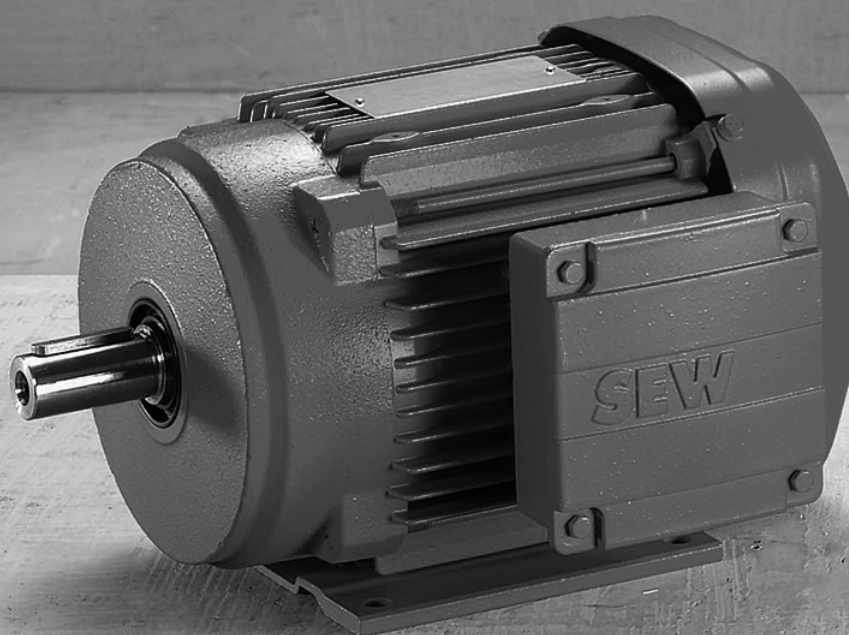

Drehstrommotoren
DRL80S, DRL180S, DRL200L





1	Einleitung	4
1.1	Inhalt dieser Druckschrift	4
1.2	Urheberrechtsvermerk	4
2	Maßblätter	5
2.1	DRL80S, DRL180S, DRL200L	5
3	Technische Daten DRL-Motoren	11
3.1	Legende zu den Datentabellen	11
3.2	Technische Daten – Asynchrone Servomotoren DRL	11



1 Einleitung

1.1 *Inhalt dieser Druckschrift*

Diese Druckschrift ist ein Zusatz zum Katalog "Drehstrommotoren", Druckschriften-Nummer: 16826809.

In der vorliegenden Druckschrift werden für die Motoren DRL80S, DRL180S und DRL200L, für die jetzt eine Verkaufsfreigabe vorliegt, folgende Informationen veröffentlicht:

- Maßblätter
- Technische Daten
- Preise

1.2 *Urheberrechtsvermerk*

© 2009 – SEW-EURODRIVE. Alle Rechte vorbehalten.

Jegliche – auch auszugsweise – Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und sonstige Verwertung verboten.





2 Maßblätter


2.1 DRL80S, DRL180S, DRL200L

DRL80S


08 681 00 10
1 (1)

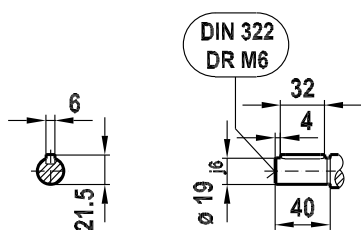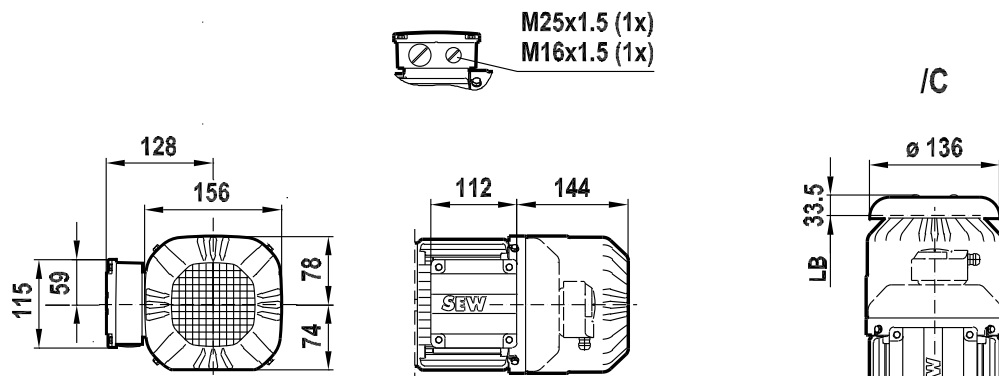


/FF (B5) FF165

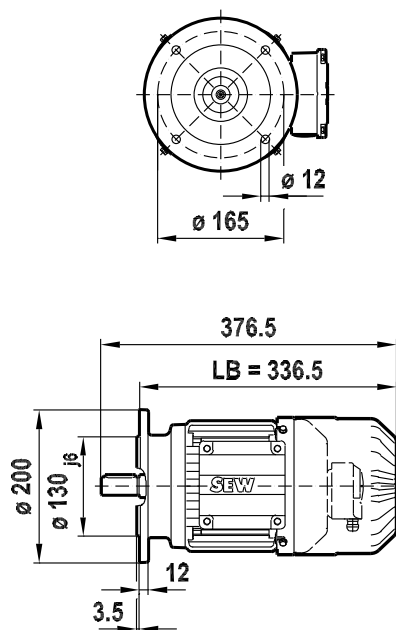

/FT (B14) FT100

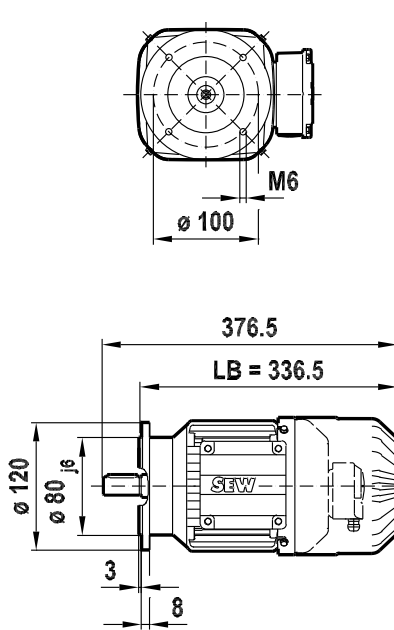

/Fl.. (B3)





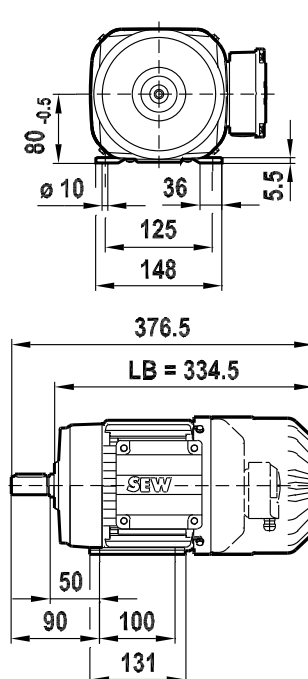




DRL80S BE

09 488 00 10






 
1 (1)

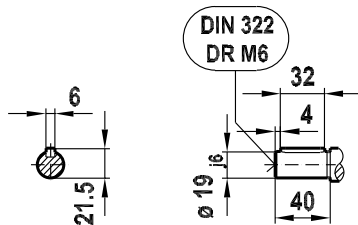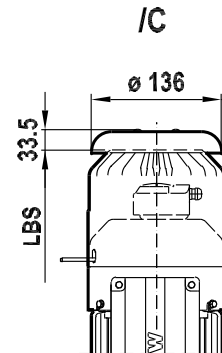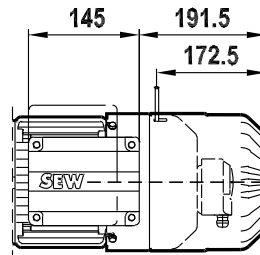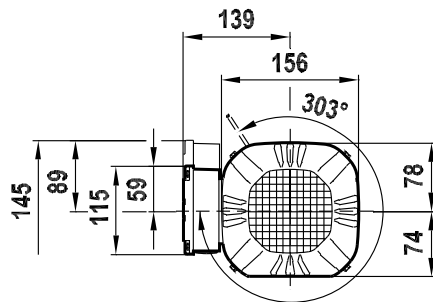


/FF (B5) FF165

/FT (B14) FT100


/FI.. (B3)

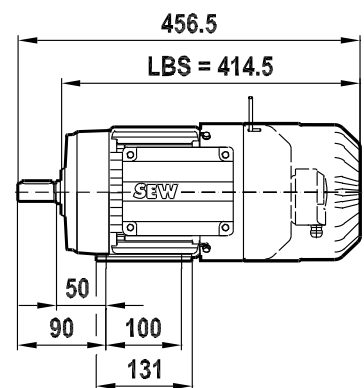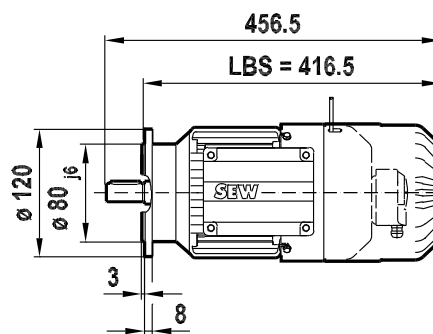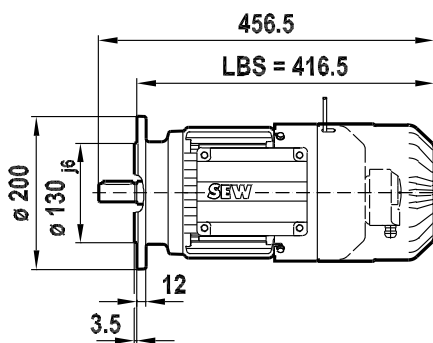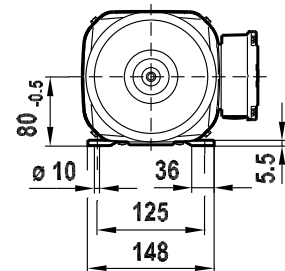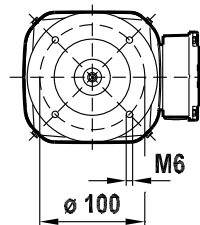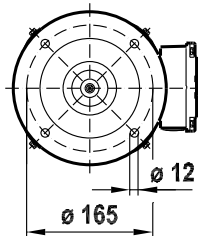

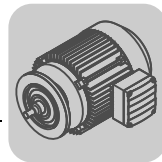


DRL180S





08 682 00 10
1 (1)

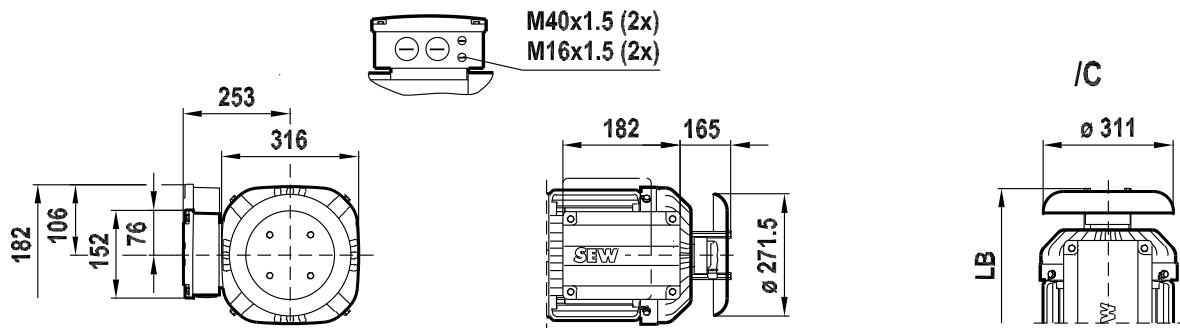

/FF (B5)
FF300

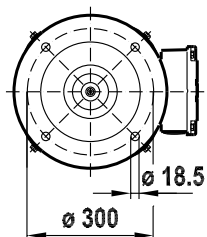


/FI.. (B3)

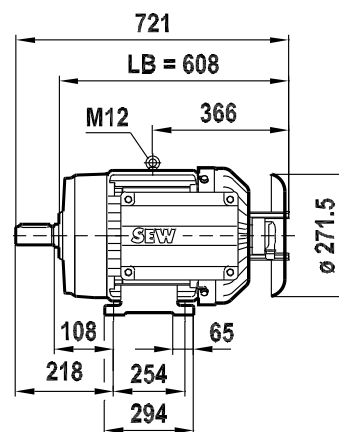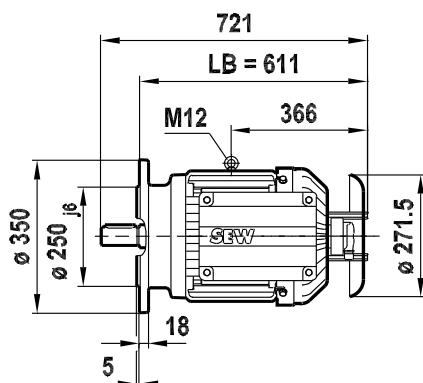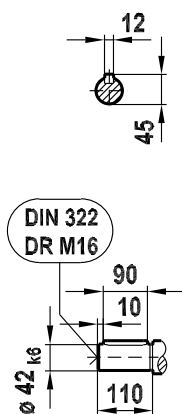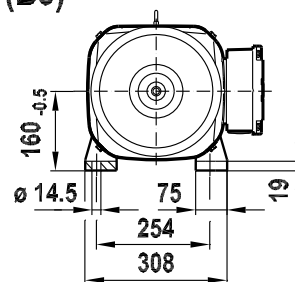







DRL180S BE



09 489 00 10
1 (1)

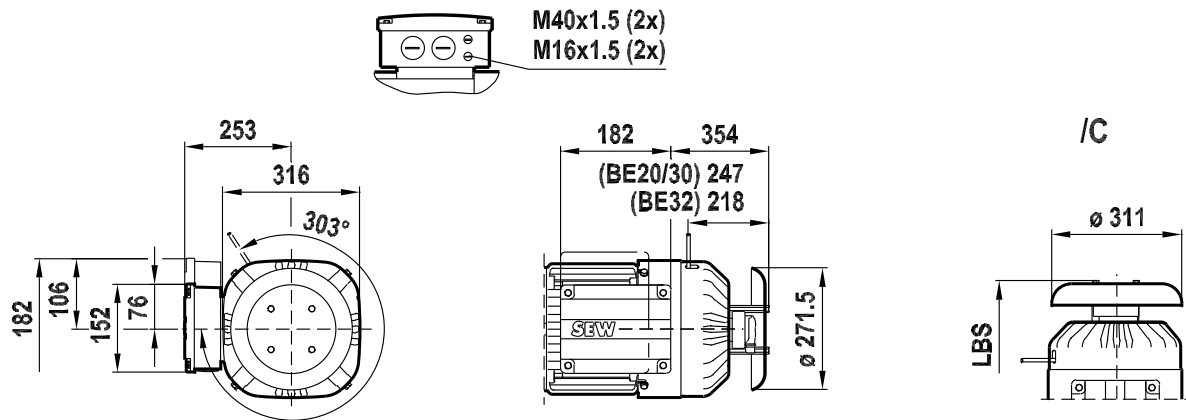


/FF (B5) FF300

 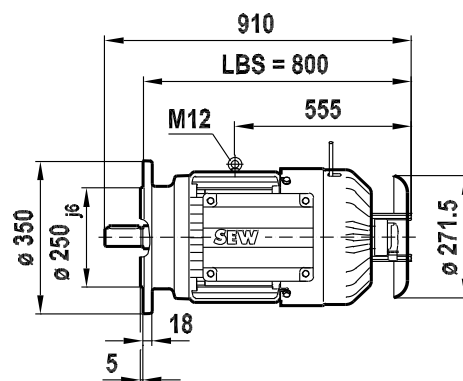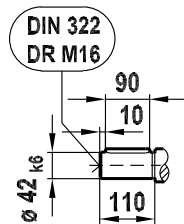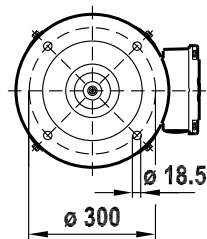


/FI.. (B3)

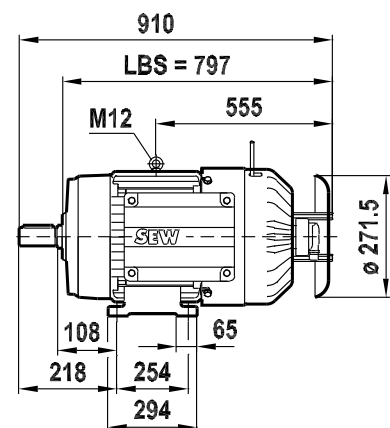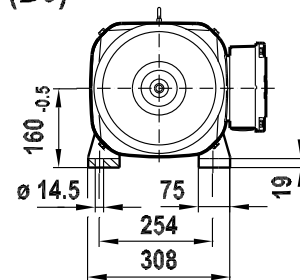




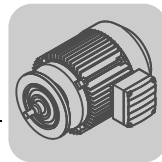


DRL200L



08 683 00 10
1 (1)

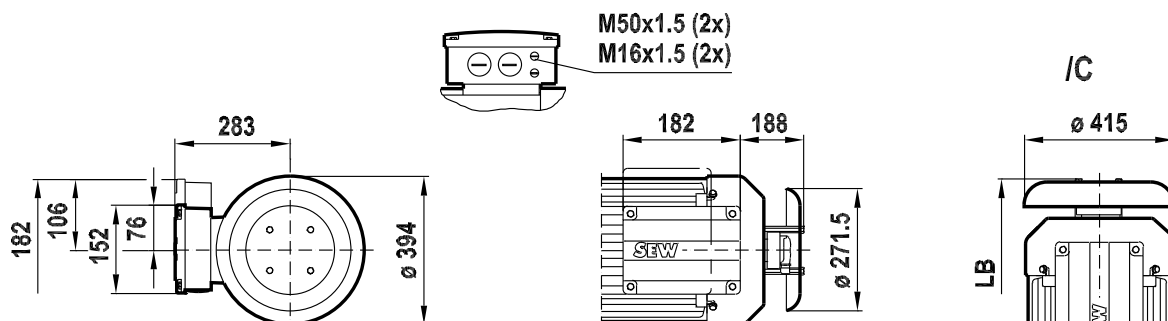

/FF (B5)
FF350

 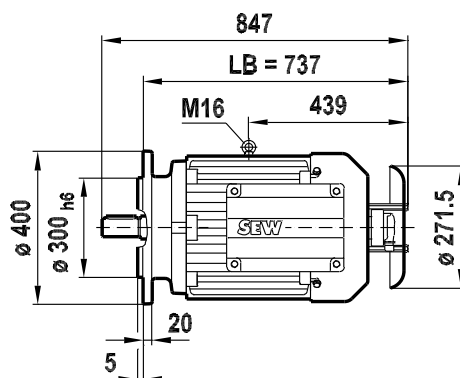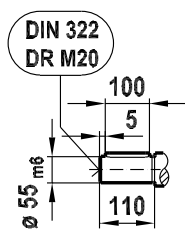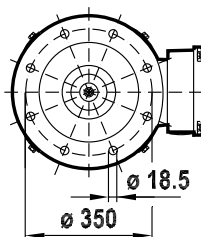

/FI.. (B3)

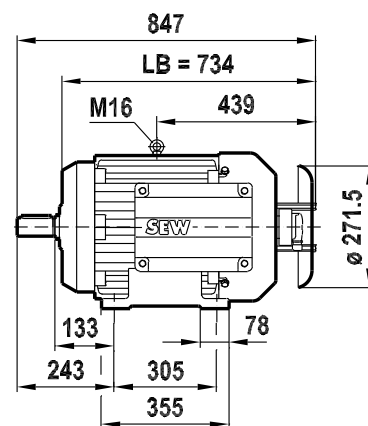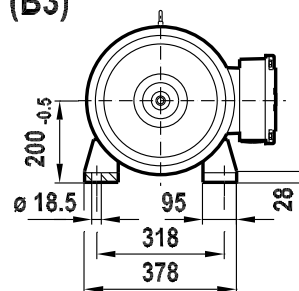




DRL200L BE


09 490 00 10
1 (1)


/C

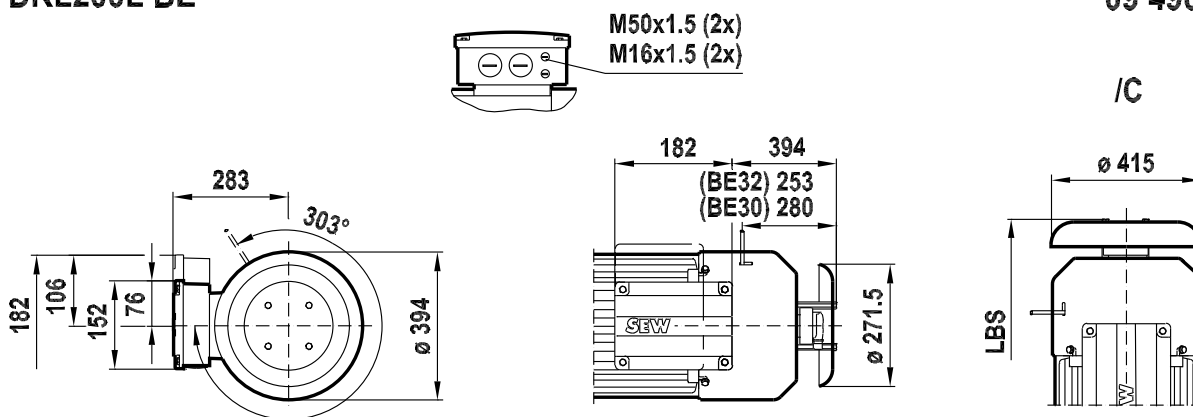

/FF (B5)
FF350

/FI.. (B3)

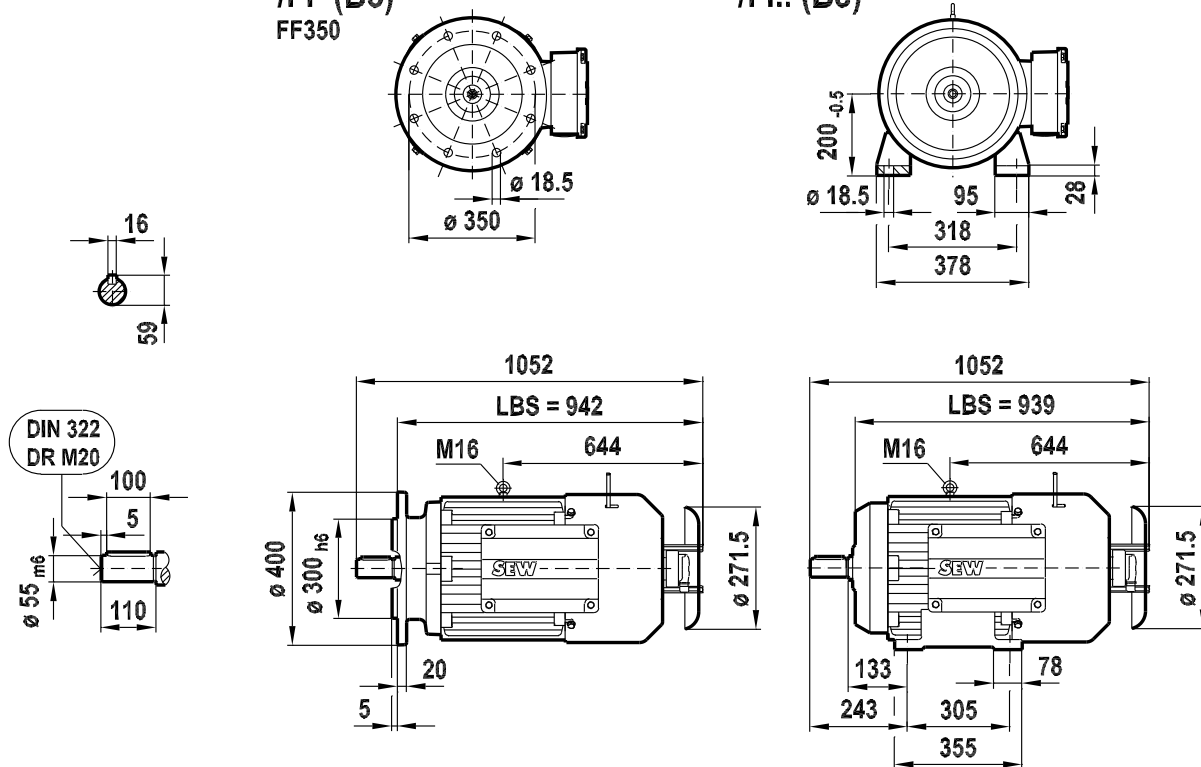

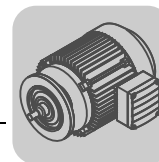

3 Technische Daten DRL-Motoren

3.1 Legende zu den Datentabellen

In der folgenden Tabelle sind die in den Tabellen "Technische Daten" verwendeten Kurzzeichen dargestellt.

n_N	Bemessungsdrehzahl
M_N	Bemessungsdrehmoment
I_N	Bemessungsstrom
J_{Mot}	Massenträgheitsmoment des Motors
$M_{pk} \text{ Dyn1}$	Maximales Grenzmoment (Dynamikpaket 1)
$M_{pk} \text{ Dyn2}$	Maximales Grenzmoment (Dynamikpaket 2)
m	Masse des Motors
BE..	verwendete Bremse
m_B	Masse des Bremsmotors
J_{MOT_BE}	Massenträgheitsmoment des Bremsmotors
$M_B \text{ Dyn1}$	Bremsmoment (Dynamikpaket 1)
$M_B \text{ Dyn2}$	Bremsmoment (Dynamikpaket 2)

3.2 Technische Daten – Asynchrone Servomotoren DRL

Servomotoren – Systemspannung: 400 V

n_N	Motortyp	M_N [Nm]	I_N [A]	$M_{pk} \text{ Dyn1}$ [Nm]	$M_{pk} \text{ Dyn2}$ [Nm]	m [kg]	J_{Mot} [10 ⁻⁴ kgm ²]
1200	DRL80S	6.5	2.15	10	25	11.5	14.9
	DRL180S	120	34.5	210	380	122	900
	DRL200L	200	58.5	475	680	260	2360
1700	DRL80S	6.5	2.96	10	25	11.5	14.9
	DRL180S	120	47.5	210	380	122	900
	DRL200L	200	80.6	475	680	260	2360
2100	DRL80S	6.2	3.59	10	25	11.5	14.9
	DRL180S	110	55.3	210	380	122	900
	DRL200L	195	99	475	680	260	2360
3000	DRL80S	6	4.82	10	25	11.5	14.9
	DRL180S	100	70.1	210	380	122	900
	DRL200L	165	118	475	680	260	2360

Servo-Bremsmotoren – Systemspannung: 400 V

n_N	Motortyp	M_N [Nm]	I_N [A]	BE..	$M_B \text{ Dyn1}$ [Nm]	$M_B \text{ Dyn2}$ [Nm]	m_B [kg] ¹	J_{Mot_BE} [10 ⁻⁴ kgm ²]
1200	DRL80S	6.5	2.15	BE2	10	20	15.2	19.4
	DRL180S	120	34.5	BE30	200	300	162	1030
	DRL200L	200	58.5	BE32	400	600	315	2590
1700	DRL80S	6.5	2.96	BE2	10	20	15.2	19.4
	DRL180S	120	47.5	BE30	200	300	162	1030
	DRL200L	200	80.6	BE32	400	600	315	2590
2100	DRL80S	6.2	3.59	BE2	10	20	15.2	19.4
	DRL180S	110	55.3	BE30	200	300	162	1030
	DRL200L	195	99	BE32	400	600	315	2590
3000	DRL80S	6	4.82	BE2	10	20	15.2	19.4
	DRL180S	100	70.1	BE30	200	300	162	1030
	DRL200L	165	118	BE32	400	600	315	2590

1 gilt für Fußmotor mit Bremse (DRL...BE../FI..)



SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com