



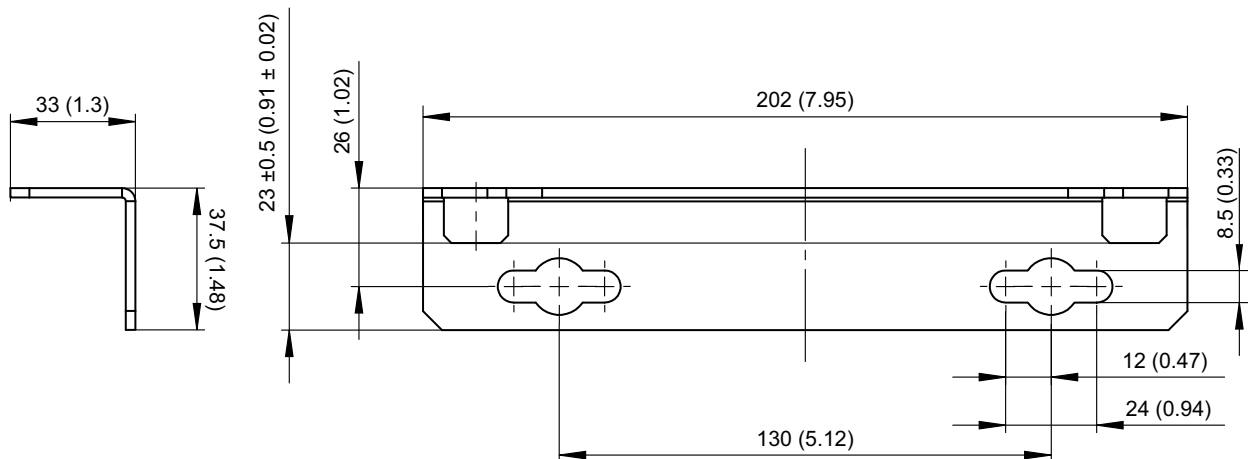

11949327243


DE	Inhalt: • 2 × Befestigungswinkel • 4 × Schraube M5 × 16 Folgen Sie den Montageanweisungen in der Betriebsanleitung. Anzugsdrehmoment: 3.1 – 3.5 Nm (27.4 – 31 lb-in)	EN	Contents: • 2 × angle bracket • 4 × screw M5 × 16 Observe the assembly instructions in the operating instructions. Tightening torque: 3.1 – 3.5 Nm (27.4 – 31 lb-in)
BP	Conteúdo: • 2 × cantoneira de fixação • 4 × parafuso M5 × 16 Seguir as indicações de montagem nas instruções de operação. Torque: 3,1 – 3,5 Nm (27,4 – 31 lb-in)	CS	Obsah: • 2 × upevňovací konzola • 4 × šroub M5 × 16 Dodržujte montážní pokyny v návodu k obsluze. Utahovací moment: 3,1–3,5 Nm (27.4–31 lb-in)
DA	Indhold: • 2 × monteringsvinkel • 4 × skrue M5 × 16 Følg monteringsanvisningerne i driftsvejledningen. Tilspændingsmoment: 3,1 – 3,5 Nm (27,4 – 31 lb-in)	EL	Περιεχόμενα: • 2 × γωνίες στερέωσης • 4 × βίδες M5 × 16 Ακολουθήστε τις οδηγίες συναρμολόγησης του εγχειριδίου λειτουργίας. Ροπή σύσφιξης: 3,1 – 3,5 Nm (27,4 – 31 lb-in)
ES	Contenido: • 2 escuadras de fijación • 4 tornillos M5 × 16 Siga las instrucciones de montaje contenidas en las instrucciones de funcionamiento. Par de apriete: 3,1 – 3,5 Nm (27,4 – 31 lb-in)	ET	Komplekt: • 2 kinnitusnurka • 4 kruvi M5 × 16 Järgige kasutusjuhendis toodud montaažijuhiseid. Pingutusmoment: 3,1–3,5 Nm (27,4–31 nael-tolli)

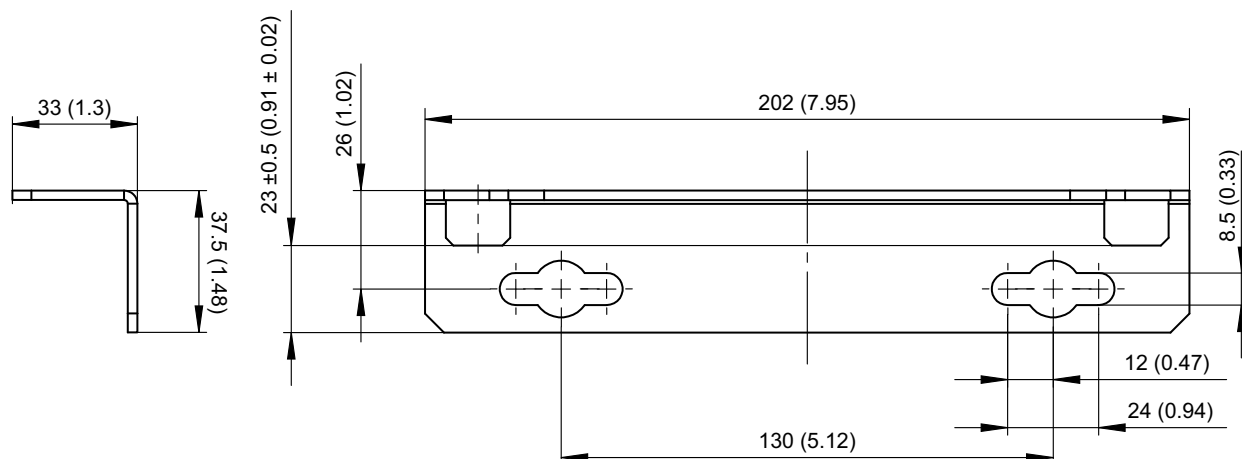

11949327243

FI	Sisältö: • 2 kiinnityskulmaa • 4 ruuvia M5 × 16 Noudata käyttöohjeen sisältämiä asennusohjeita. Kirstysmomentti: 3,1 – 3,5 Nm (27.4 – 31 lb.in)	FR	Contenu: • 2 × équerre de fixation • 4 × vis M5 × 16 Suivre les instructions de montage dans cette notice d'exploitation. Couple de serrage: 3.1 – 3.5 Nm (27.4 – 31 lb-in)
HR	Sadržaj: • 2 × pričvrzni kutnik • 4 × vijak M5 × 16 Pridržavajte se naputaka za montažu iz uputa za uporabu. Pritezni moment: 3,1 – 3,5 Nm (27,4 – 31 lb/in)	HU	Tartalom: • 2 × rögzítő szögvas • 4 × csavar M5 × 16 Kövesse az üzemeltetési utasítás szerelési utasításait. Meghúzási nyomaték: 3,1 – 3,5 Nm (27,4 – 31 lb-in)
IT	Contenuto: • 2 angolari di fissaggio • 4 viti M5 × 16 Attenersi alle istruzioni di montaggio riportate nel manuale. Coppia di serraggio: 3,1 – 3,5 Nm (27,4 – 31 lb-in)	LT	Turinys: • 2 tvirtinimo kampainiai • 4 varžtai M5 × 16 Elkitės pagal montavimo instrukcijas eksploatacijos vadove. Veržimo momentas: 3,1–3,5 Nm (27,4–31 lb-in)
LV	Saturs: • 2 × montāžas kronšteins • 4 × skrūve M5 × 16 Levērojiet lietošanas instrukcijā dotos montāžas norādījumus. Pievilkšanas griezes moments: 3,1–3,5 Nm (27,4–31 lb-in)	NL	Inhoud: • 2 × haakse beugel • 4 × bout M5 × 16 Neem de montagevoorschriften in de technische handleiding in acht. Aandraaimoment: 3,1 – 3,5 Nm (27,4 – 31 lb-in)

21213380 – 05/2014

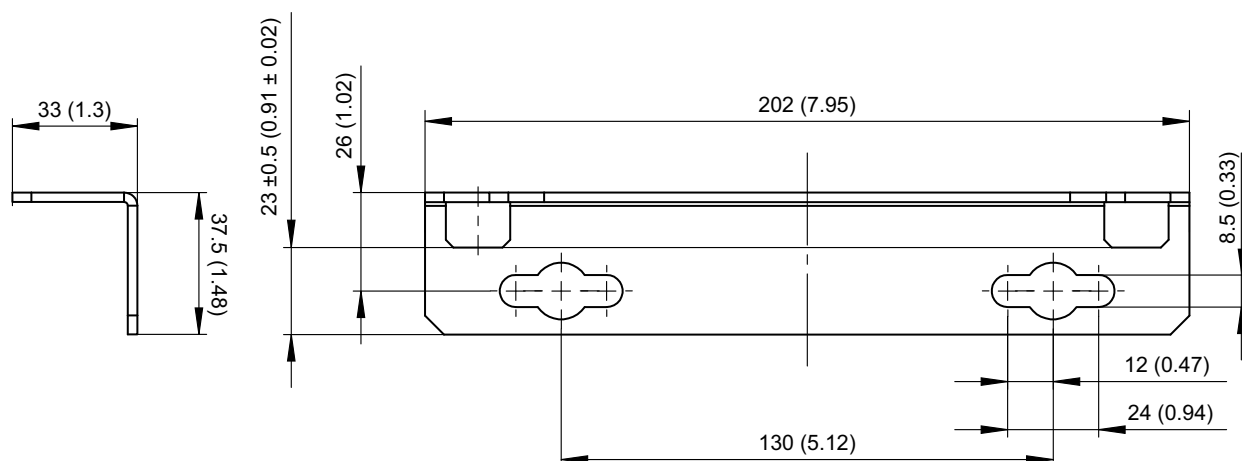

11949327243

NO	Innhold: • 2 × monteringsvinkel • 4 × skrue M5 × 16 Følg montasjeanvisningen i bruksanvisningen. Tiltrekkingsmoment: 3,1 – 3,5 Nm (27,4 – 31 lb.in)	PL	Zawartość: • 2 × kątownik mocujący • 4 × śruba M5 × 16 Postępuj zgodnie ze wskazówkami montażowymi w instrukcji obsługi. Moment dociągający: 3.1 – 3.5 Nm (27.4 – 31 lb-in)
PT	Conteúdo: • 2 Ângulos de fixação • 4 Parafusos M5 × 16 Respeite as instruções de montagem apresentadas no manual de operação. Binário de aperto: 3,1 – 3,5 Nm (27,4 – 31 lb-in)	RO	Conținut: • 2 × colțar de fixare • 4 × șurub M5 × 16 Respectați instrucțiunile de montaj din manualul de operare. Cuplu de strângere: 3,1 – 3,5 Nm (27,4 – 31 lb-in)
RU	В комплекте: • 2 угловых кронштейна • 4 винта M5 × 16 Следуйте указаниям по монтажу в инструкции по эксплуатации. Момент затяжки: 3,1—3,5 Нм (27,4—31 фунт·дюйм)	SK	Obsah: • 2 × upevňovací uholník • 4 × skrutka M5 × 16 Postupujte podľa montážnych pokynov v návode na obsluhu. Uťahovací moment: 3,1 – 3,5 Nm (27,4 – 31 lb-in)
SL	Vsebina: • 2 × kotni nosilec • 4 × vijak M5 × 16 Upošteevajte navodila za montažo v navodilih za uporabo. Moment privijanja: 3,1 – 3,5 Nm (27,4 – 31 lb-in)	SV	Innehåll: • 2 fästvinklar • 4 skruvar M5 × 16 Följ monteringsanvisningarna i montage- och driftsinstruktionen. Åtdragningsmoment: 3,1 – 3,5 Nm (27,4 – 31 lb-in)



TR	İçindekiler: • 2 × tespit dirseği • 4 × vida M5 × 16 İşletme kılavuzundaki montaj talimatlarını takip ediniz. Sıkma momenti: 3,1 – 3,5 Nm (27,4 – 31 lb-in)	ZH	内容 : • 2 × 加固角度安装架 • 4 × M5 × 16 螺栓 请遵守操作手册中的安装说明。 拧紧扭矩:3.1 ~ 3.5 Nm (27.4 ~ 31 lb-in)
-----------	---	-----------	--