



SEW
EURODRIVE

Ispravak



MOVI-SWITCH®



1 Nadopune/ispravci

NAPOMENA



Postoje nadopune i ispravci za sljedeće publikacije.


Molimo obratite pažnju na ispravke u ovom dodatku. Ovaj dokument ne zamjenjuje opširnu niti kompaktnu uputu za uporabu!

- Uputa za uporabu "MOVI-SWITCH®-1E/-2S"
- Uputa za uporabu "MOVI-SWITCH®-1EM"
- Kompaktna uputa za uporabu "MOVI-SWITCH®-1E/-2S"

1.1 MOVI-SWITCH®-1E

1.1.1 Označna pločica

Sljedeća slika prikazuje primjer označne pločice pogona MOVI-SWITCH®-1E:

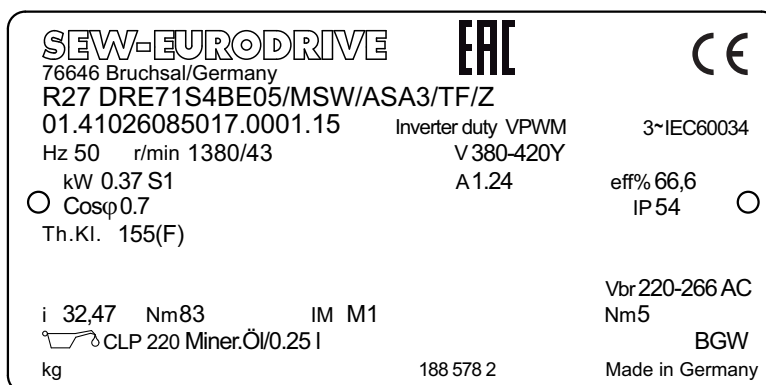


9007200275137035

1.2 MOVI-SWITCH®-2S

1.2.1 Označna pločica motora (primjer)

Označna pločica

Sljedeća slika prikazuje primjer označne pločice pogona MOVI-SWITCH®-2S:

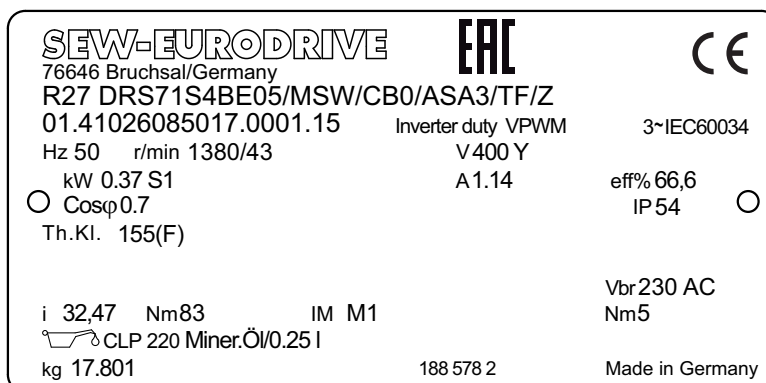



9007200276393355

1.2.2 Izvedba "Montaža u blizini motora" s opcijom P22A

Označna pločica

Natpisna pločica
ovisna o nalogu


Sljedeća slika prikazuje primjer natpisne pločice startera motora
MOVI-SWITCH® ovisne o nalogu pri montaži u blizini motora:

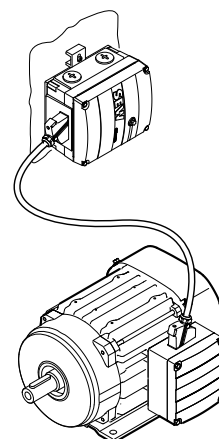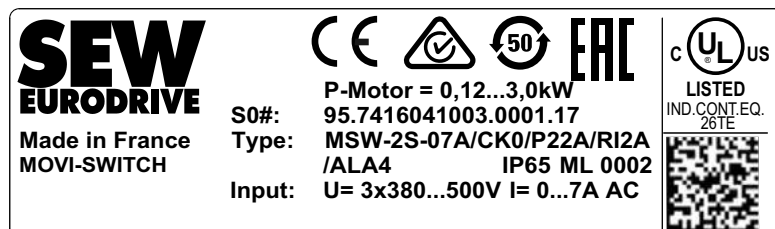

Natpisna pločica
općenita

Sljedeća slika prikazuje primjer općenite natpisne pločice startera
motora MOVI-SWITCH® pri montaži u blizini motora:


Input:	Output to next Field Distributor:
U= 3x380...500V I _{max} = –	U= – I _{max} = –
Input:	Output to drive:
U= 3x380...500V I _{max} = 0...7,0A AC f= 50...60Hz	U= 3x0...U _{input} AC I _{max} = 0...7,0A AC P-Motor= 0,12...3,0kW

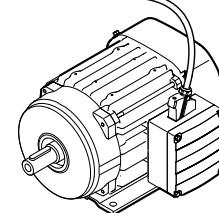

1.3 MOVI-SWITCH®-1EM

1.3.1 Označna pločica

Sljedeća slika prikazuje primjer označne pločice pogona MOVI-SWITCH®-1EM:

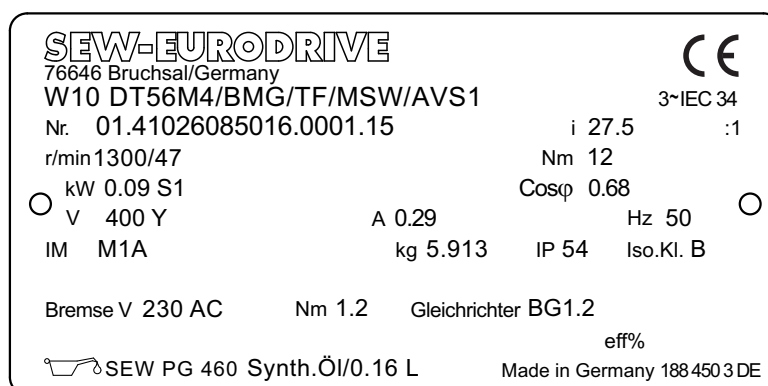

18014401258872843

1.3.2 Naljepna pločica EAC

 
Sljedeća slika prikazuje naljepnu pločicu EAC pogona:




14266988939

1.4 Popravci

Popravke vrši samo tvrtka SEW-EURODRIVE.



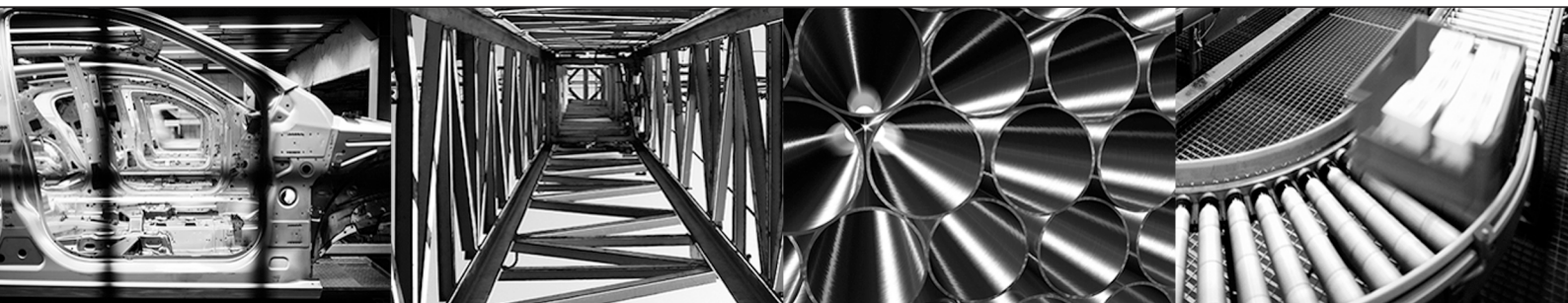



SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
76646 BRUCHSAL
GERMANY
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com