




SEW
EURODRIVE

修订说明

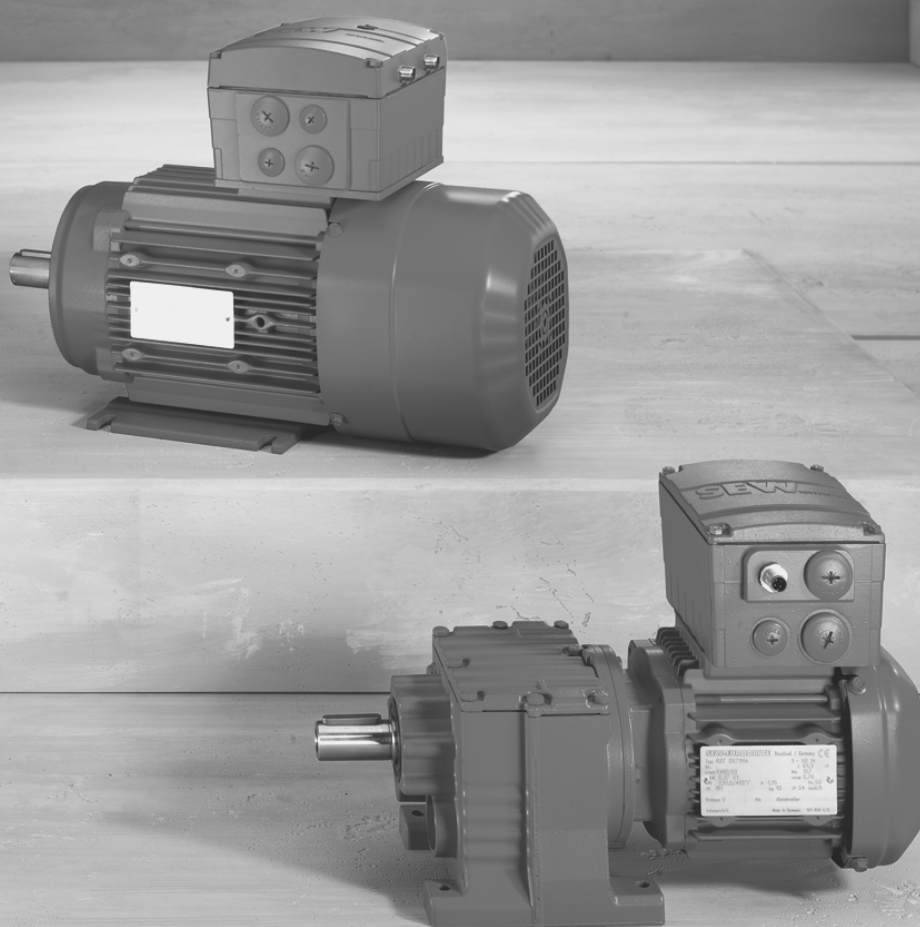

MOVI-SWITCH®



1 补充说明 / 修订说明

提示



补充说明和修订说明适用于以下手册：


请注意本附录内的信息。本文件不替代操作手册 / 简明操作手册！

- 操作手册“MOVI-SWITCH®-1E/-2S”
- 操作手册“MOVI-SWITCH®-1EM”
- 简明操作手册“MOVI-SWITCH®-1E/-2S”

1.1 MOVI-SWITCH®-1E

1.1.1 铭牌

下图展现了MOVI-SWITCH®-1E驱动装置的铭牌示例：

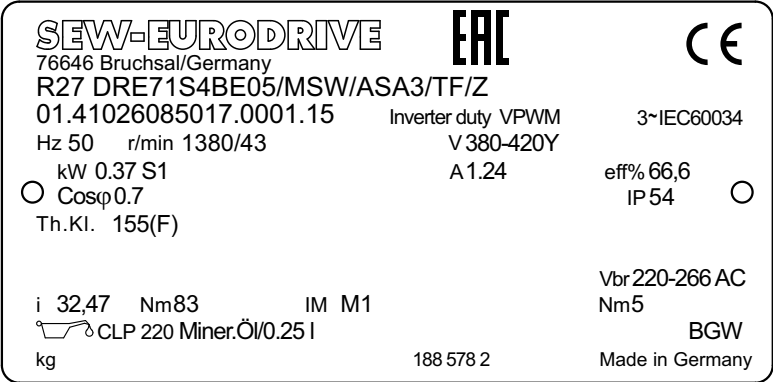


9007200275137035

1.2 MOVI-SWITCH®-2S

1.2.1 电机铭牌（举例）

铭牌

下图展现了MOVI-SWITCH®-2S驱动装置的电机铭牌示例：


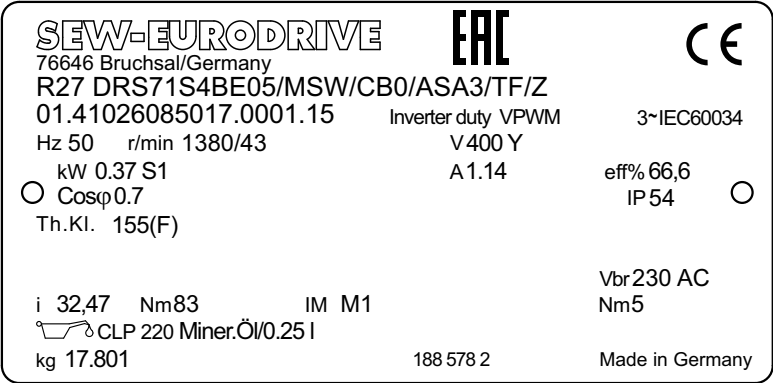


9007200276393355

1.2.2 带选件P22A的“近电机安装”规格

铭牌


符合订单特定要求的铭牌 下图示例展现了MOVI-SWITCH®电机启动器在近电机安装时符合订单要求的铭牌：

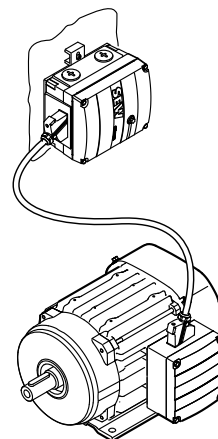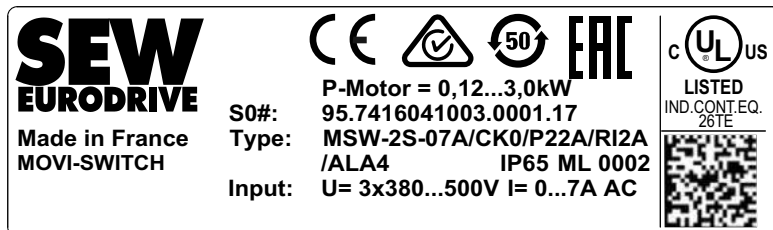

常规铭牌

下图示例展现了MOVI-SWITCH®电机启动器在近电机安装时的常规铭牌：


Input:	Output to next Field Distributor:
U= 3x380...500V I _{max} = -	U= - I _{max} = -
Input:	Output to drive:
U= 3x380...500V I _{max} = 0...7,0A AC f= 50...60Hz	U= 3x0...U _{input} AC I _{max} = 0...7,0A AC P-Motor= 0,12...3,0kW

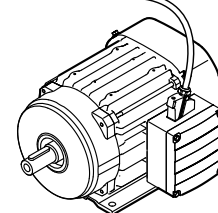

1.3 MOVI-SWITCH®-1EM

1.3.1 铭牌

下图展现了MOVI-SWITCH®-1EM驱动装置的铭牌示例：

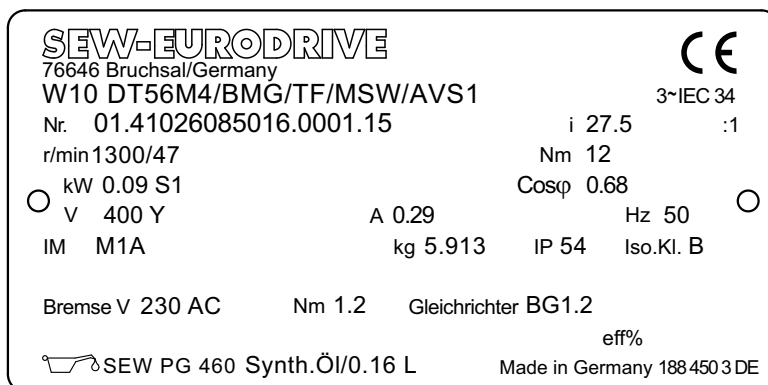

18014401258872843

1.3.2 EAC不干胶标签

 
下图中显示了驱动装置的EAC不干胶标签：




14266988939

1.4 维修

只能由SEW-EURODRIVE公司进行维修。



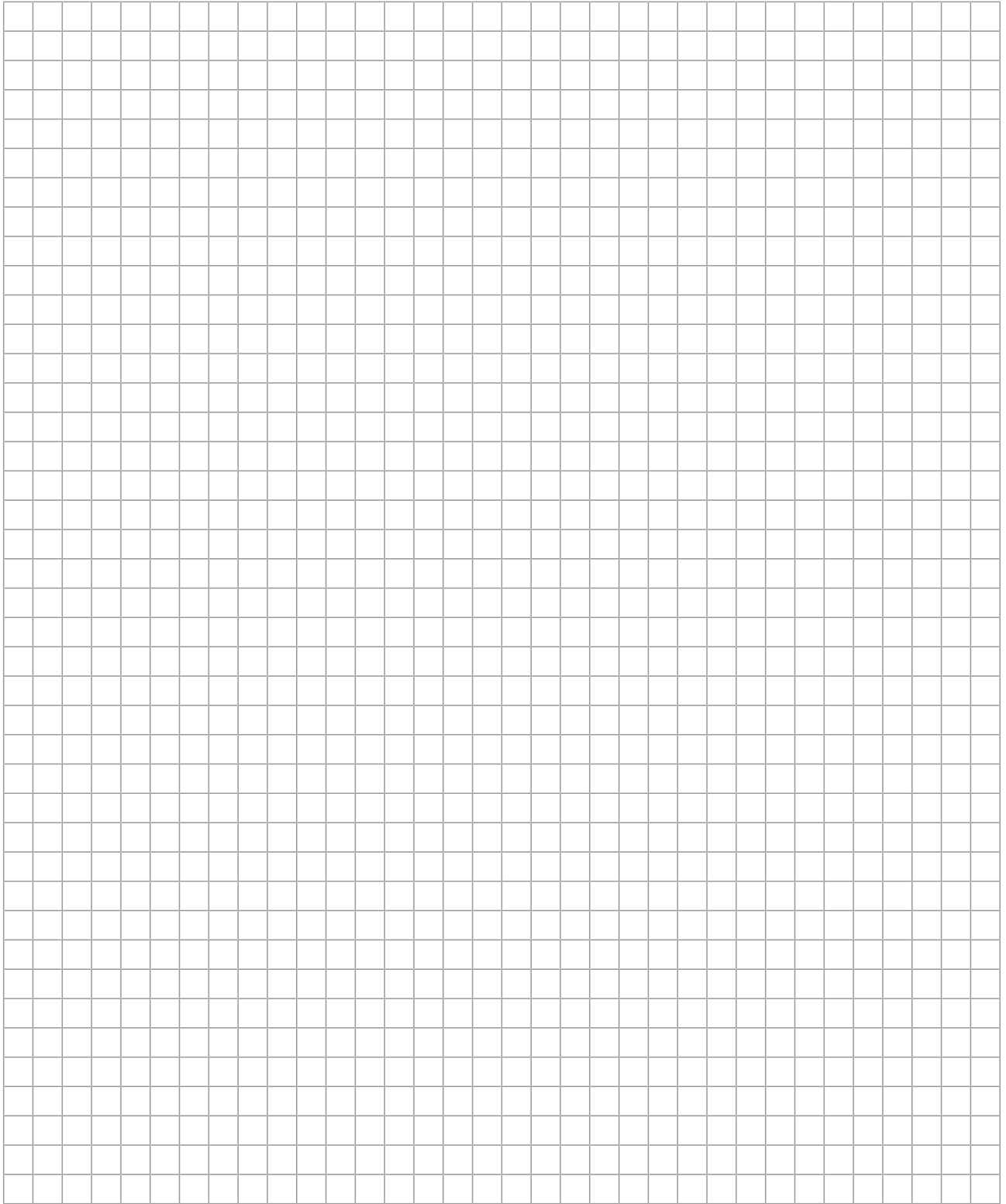



SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
76646 BRUCHSAL
GERMANY
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
→ www.sew-eurodrive.com