



**SEW**  
**EURODRIVE**

SEW-EURODRIVE AS  
Solgaard skog 71, N-1599 Moss/Norway  
Tlf. +47 69 24 10 20 · Faks +47 69 24 10 40  
sew@sew-eurodrive.no

→ [www.sew-eurodrive.no](http://www.sew-eurodrive.no)



## **Feltbussgrensesnitt DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe (sikker stopp)**


Utgave 10/2007

16628527 / NO

**Korrektur**




### 1 Viktig informasjon

|   |   |
|---|---|
|  | <b>MERKNADER</b>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I håndboken Feltbussgrensesnitt DFS21B PROFINET IO med PROFIsafe (sikker stopp), delenummer 11648325, utgave 10/2007, <b>erstattet dette korrekturbladet</b> følgende:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Avsnittet "Delenummer" i kapittel 6.4, "Tilkobling og klemmebeskrivelse av opsjon DFS21B"</li> <li>– Kapitlet 7.6.3, "F-nyttedata for PROFIsafe-opsjon DFS"</li> </ul> </li> <li>• Installering og idriftsettelse må kun foretas av fagpersonell innen elektronikk. Forskriftene for forebygging av ulykker samt følgende dokumenter må følges:             <ul style="list-style-type: none"> <li>– Driftsveiledning MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX60B/61B</li> <li>– Driftsveiledning MOVITRAC<sup>®</sup> B</li> </ul> </li> </ul> |

#### 1.1 Tilkobling og klemmebeskrivelse av opsjon DFS21B

**Delenummer** Opasjon feltbussgrensesnitt PROFINET IO type DFS21B: **1821 183 6**

#### 1.2 F-nyttedata for PROFIsafe-opsjon DFS

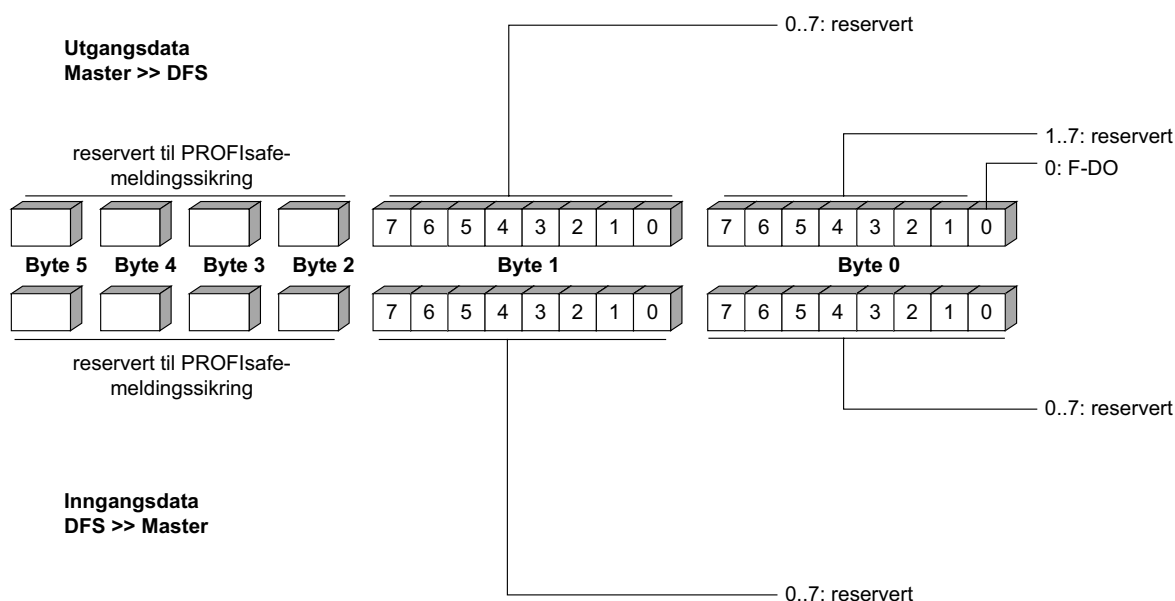

#### Utgangsdata

| Byte | bit   | Navn | Standard | Funksjon   | Merknad                             |
|------|-------|------|----------|--|-------------------------------------|
| 0    | 0     | F-DO | 0        | For sikker stans av drivenheten dersom F-DO er forbundet med X17 | 0: F-DO ikke aktiv<br>1: F-DO aktiv |
|      | 1...7 | –    | 0        | Reservert  | Skal ikke brukes                    |
| 1    | 0...7 | –    | 0        | Reservert  | Skal ikke brukes                    |

#### Inngangsdata

| Byte | bit   | Navn | Standard | Funksjon  | Merknad          |
|------|-------|------|----------|-----------|------------------|
| 0, 1 | 0...7 | –    | 0        | Reservert | Skal ikke brukes |